



# 側邊刮刷片

- 適用型號：SVR/SVS、NR/NRS-X和SRG型
- 側邊刮刷片的阻力值，請參閱 **A1-524**。
- 安裝側邊刮刷片之後的LM滑塊尺寸（L尺寸），請參閱 **A1-507**。
- 側邊刮刷片的使用上的注意事項，請參閱 **A1-568**。

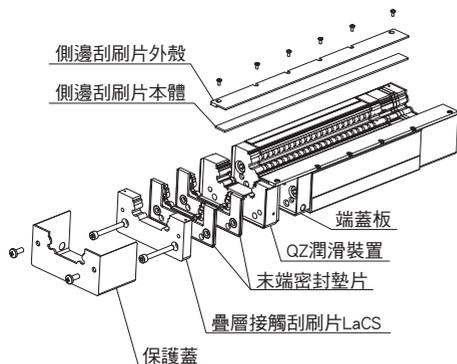


外觀圖（例：QZTTHHY規格時）

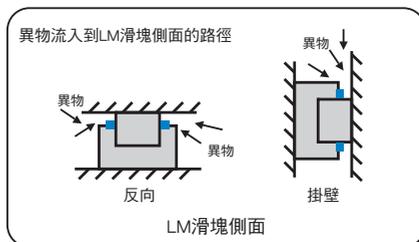

## 【特徵】

- 即使是在嚴苛的環境中，從LM導軌側面流入的異物也可抑制在最小化。
- 反向使用，掛壁使用時，皆發揮防塵效果。

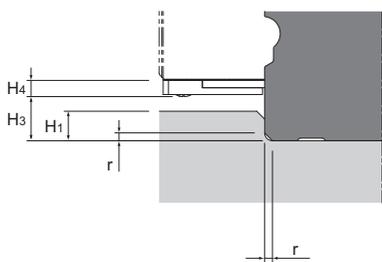

側邊刮刷片安裝後的LM滑塊側面圖

注)側邊刮刷片無法單獨販賣，請注意。

SVR/SVS和NR/NRS-X型的側邊刮刷片安裝後，安裝面肩部高度和圓角半徑

單位:mm

| 型號 | 圓角半徑<br>$r(\max)$ | LM軌道的肩部高度 $H_1$ | $H_3$ | 側邊刮刷片的厚度尺寸 $H_4$ |
|----|-------------------|-----------------|-------|------------------|
| 25 | 0.5               | 2               | 2.9   | 2.6              |
| 30 | 1                 | 3.5             | 4.4   |                  |
| 35 | 1                 | 5.5             | 6.4   |                  |
| 45 | 1                 | 8               | 9     |                  |
| 55 | 1.5               | 10.5            | 11.4  |                  |
| 65 | 1.5               | 11              | 12.3  |                  |

SRG型的側邊刮刷片安裝後，安裝面肩部高度和圓角半徑

單位:mm

| 型號 | 圓角半徑<br>$r(\max)$ | LM軌道的肩部高度 $H_1$ | $H_3$ | 側邊刮刷片的厚度尺寸 $H_4$ |
|----|-------------------|-----------------|-------|------------------|
| 35 | 1                 | 3               | 4     | 2                |
| 45 | 1                 | 3.5             | 5.5   | 2.5              |
| 55 | 1.5               | 5.5             | 7.5   | 2.5              |
| 65 | 1.5               | 6               | 8.5   | 3                |

\*側邊刮刷片可適用於防塵用品及潤滑用品等多樣化的選項。詳細情形請與THK聯繫。